 



Filter-Schalldämpfer LFU-1/4

Teilenummer: 539132

FESTO

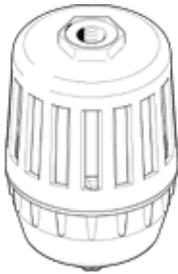

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	G1/4
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	1 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1,6 MPa
Betriebsdruck	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Durchfluss gegen Atmosphäre	>= 4.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Geräuschminderung	Reduzierung um 40 dB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	190 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Gehäuse	PP