


# Nahrungsschalter SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Teilenummer: 539494

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, fur Antriebe mit Sensornut 10, Montage von oben, mit Stecker M5.

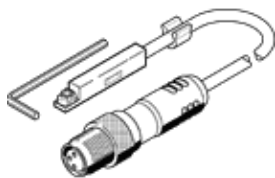

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur Rundnut
Basierend auf Norm	DIN EN 60947-5-2
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messgroe	Position
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	kontaktbehaftet
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	0,5 ms
Ausschaltzeit	30 μs
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung AC	10 VA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Kurzschlussfestigkeit	nein
Betriebsspannungsbereich AC	10 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker M5x0,5
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet
Kabellange	0,3 m
Farbe Kabelmantel	grau
Kabeltyp	LiFY11Y
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Isolierhulle	PVC
Min. Kabel-Biegeradius	24 mm
Befestigungsart	geklemmt in Rundnut
Anziehdrehmoment	0,4 Nm
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	5 g
Farbe Gehause	schwarz
Werkstoffinformation Gehause	PA
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Schutzart	IP65 IP67