


Steckdose MSSD-C-M16

Teilenummer: 539709

FESTO

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301,
Bauform A.

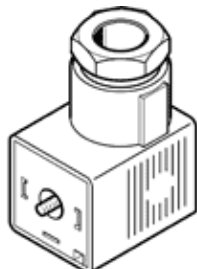

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	50
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	38 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform
Kabelverschraubung	M16
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	HNBR