


Anschlussblock CPASC1-PRS-2-5-M5-MP

Teilenummer: 539898
Auslaufprodukt

FESTO

für Ventilinsel CPA-SC.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

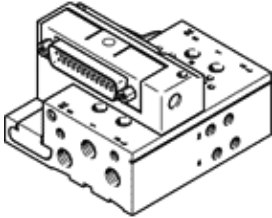

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10,5 mm
Druckzonentrennung	1 und 3 und 5
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Ventilplatz-Kennzeichnung	Schild
Betriebsdruck	10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Produktgewicht	430 g
Ventilschnittstelle elektrisch	3-polig
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Atmungsöffnung	M5
Anschluss Steuerabluft 82	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M5
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert