

 

# Druckregelventil-Batterie LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

Teilenummer: 540041  
Auslaufprodukt

FESTO

Kombination von 2, 3, 4 oder 5 direktgesteuerten Kolben-Druckregelventilen auf P- Leiste, ohne Manometer.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

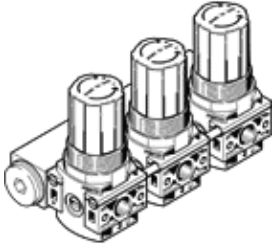

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Baureihe	DB
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	auf P-Leiste direktgesteuertes Kolbenregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Betriebsdruck Mpa	0,15 ... 1 MPa
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Druckregelbereich MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Druckregelbereich psi	7 ... 100 psi
Max. Druckhysterese	0,5 bar
Normalnenndurchfluss	≥ 1.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	750 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Verschlusschraube	Stahl verzinkt
Werkstoff Abstandsbolzen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtring	PVC
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt