 



Stoßdämpfer YSR-4-4-C

Teilenummer: 540060

FESTO

für Schwenk-Greifeinheit HGDS.

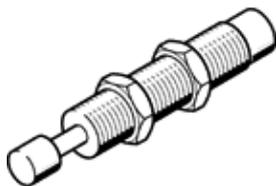

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Hub	4 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	2 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	4 mm
Max. Anschlagkraft	100 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,6 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	5.600 J
Max. Restenergie	0,006 J
Rückstellkraft	0,7 N
Produktgewicht	5 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl