 



# Reglerplatte VABF-S4-2-R2C2-C-6

Teilenummer: 540159

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 6 bar.

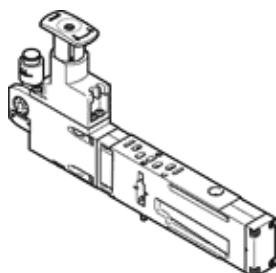

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Betriebsdruck Mpa	0,6 MPa
Betriebsdruck	6 bar
Druckregelbereich MPa	0,02 ... 0,6 MPa
Druckregelbereich	0,2 ... 6 bar
Druckregelbereich psi	2,9 ... 87 psi
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	367 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss