


# Stoßdämpfer YSRW-DGC-25-GF

Teilenummer: 540348

FESTO

für Linearantrieb DGC-G.

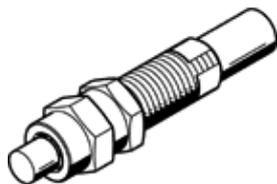

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl