 



Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R38

Teilenummer: 540511

FESTO

Messing, mit doppelwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 3/8", PN40, Gewinde EN 10226-1.

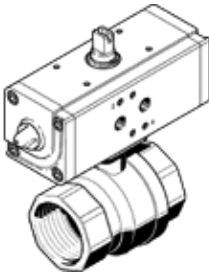

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp3/8
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	15
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nennndruck Armatur	40
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	1.300 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung