 



Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R1

Teilenummer: 540514

FESTO

Messing, mit doppelwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 1", PN40, Gewinde EN 10226-1.

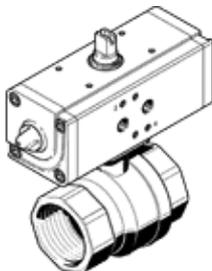

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp1
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	25
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nenndruck Armatur	40
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	1.800 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung