 



# Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPD-22-R112

Teilenummer: 540516

FESTO

Messing, mit doppelwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 1 1/2", PN25, Gewinde EN 10226-1.

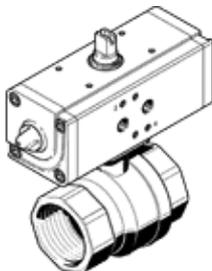

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp1 1/2
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	40
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nenndruck Armatur	25
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	3.800 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung