 



# Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPDH-22-R34R

Teilenummer: 540875

FESTO

bestehend aus pneumatischen Schwenkantrieb DAPS, kombiniert mit einem 2/2 Wege-Kugelhahn VAPB in Edelstahl ausführung.

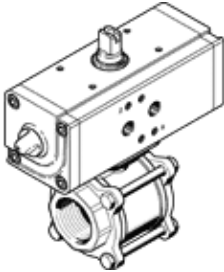

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp3/4
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	20
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nennndruck Armatur	63
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Lebensmittel-Zulassung	nein
Produktgewicht	2.700 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3