 



Kugelhahn-Antriebseinheit VZPR-BPDH-22-R112R

Teilenummer: 540877

FESTO

bestehend aus pneumatischen Schwenkantrieb DAPS, kombiniert mit einem 2/2 Wege-Kugelhahn VAPB in Edelstahlausführung.

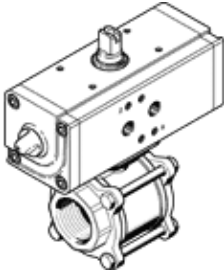

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	elektrisch pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	CNOMO mit Innengewinde
Anschluss Armatur	Rp1 1/2
Schaltstellungsanzeige	Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	40
Betriebsdruck Antrieb	1 ... 8,4 bar
Nenndruck Armatur	63
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Lebensmittel-Zulassung	nein
Produktgewicht	7.000 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3