 



T-Steckverbindung NEDU-M12D5-M12T4

Teilenummer: 541596

FESTO

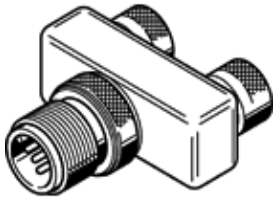

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Anschlusshäufigkeit	500
Betriebsspannungsbereich AC	250 V
Betriebsspannungsbereich DC	250 V
Nennbetriebsspannung AC	250 V
Nennbetriebsspannung DC	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	25,5 g
Elektrischer Anschluss	nach EN 60947-5-2 Stecker / Dosen M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig A-Codiert / A-Codiert
Befestigungsart	einschraubbar
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing verchromt vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)-verstärkt
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet