


Robustschlauch PAN-R-10X1,9-SI

Teilenummer: 541677

FESTO

außenkalibriert, für hohe Drücke bis 20 bar, thermisch und mechanisch hoch belastbar.

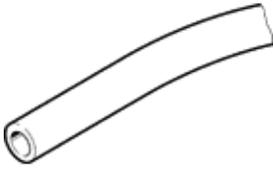

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	44 mm
Innen-Durchmesser	6,2 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0498 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 62 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A