


# Netzteil SVG-1/230VAC-48VDC-10A

Teilenummer: 542404  
Auslaufprodukt

FESTO

mit Nennausgangsspannung 48 V DC und Nennausgangsstrom 10 A.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

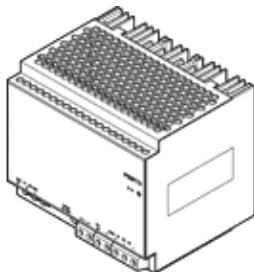

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	125 mm
Höhe	130 mm
Länge	157 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	1-phasig
Eingangsstrom	5,1 - 2,3 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	10 A
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V
Netzausfallüberbrückung	50 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95%
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	2.800 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten