 



Vertikal-Drucksperrplatte VABF-S4-2-L1D1-C

Teilenummer: 542884

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2,
zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, Versorgungsdruck
der Insel wird abgesperrt. Demontage des Ventils ist ohne
Druckabschaltung der Insel möglich.

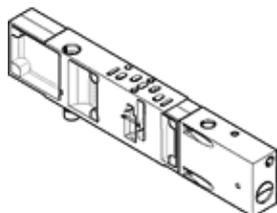

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	18 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	1 MPa
Betriebsdruck	10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	209 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss