 



# Vertikal-Drucksperrplatte VABF-S4-1-L1D1-C

Teilenummer: 542885

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2,  
zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, Versorgungsdruck  
der Insel wird abgesperrt. Demontage des Ventils ist ohne  
Druckabschaltung der Insel möglich.

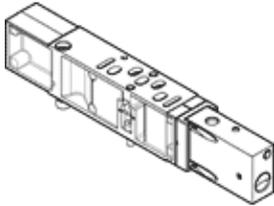

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	26 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	1 MPa
Betriebsdruck	10 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	273 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss