


# Linienportal DHSL-2DGE40SP-HMP25

Teilenummer: 543011

FESTO

bestehend aus elektrischer Spindelachse mit Führungsschse und modularer Handhabungsachse, präzises Positionieren und robust. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

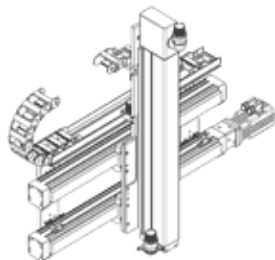

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	HMP-25
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 400 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-40-SP
Antriebsart Y-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm