


Flächenportal DHSF-DGE40ZR-DGE40ZR

Teilenummer: 543025

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Kugelführung und Führungsschse, präzises und dynamisches Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

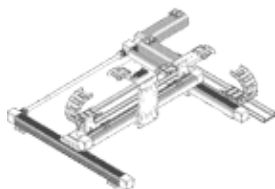

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Flächenportal 4.0-5.0
Nutzlast	0 ... 50 kg
Antrieb Y-Achse	DGE-40-ZR-KF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-40-ZR-KF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm