


Raumportal DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Teilenummer: 543044

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Rollenführung, vertikal modulare Handhabungsachse, exakt und robust. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

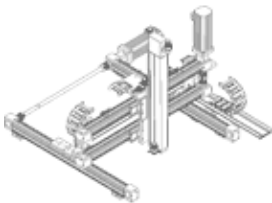

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	HMP-25
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 400 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-40-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-40-ZR-RF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm