


Netzanschlussdose NECU-G78G4-C2

Teilenummer: 543108

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.

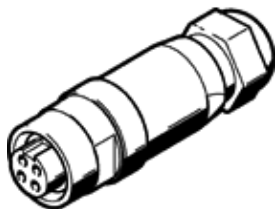

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61984
Zulassung	c CSA us (OL)
Produktgewicht	58,7 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, 7/8", 4-polig
Steckerkodierung	ODVA AutoSIG
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	10 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 ... 12 mm
Anschlussquerschnitt	≤ 1,5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet