


# Parallelbausatz EAMM-U-D32-32B

Teilenummer: 543152

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

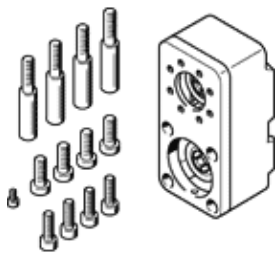

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,05 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	300 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten