


Parallelbausatz EAMM-U-D40-55A

Teilenummer: 543157

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

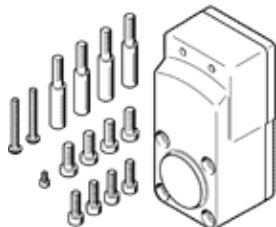

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|--------------------------|
| Baugröße | 40 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 5.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Massenträgheitsmoment | 10,016 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,1 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 530 g |