


Parallelbausatz EAMM-U-E24-40A

Teilenummer: 543226
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.

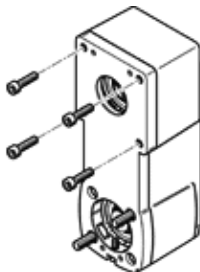

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	18
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	3.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	3,016 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,05 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	240 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten