


# Multipolknoten VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Teilenummer: 543413

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F.

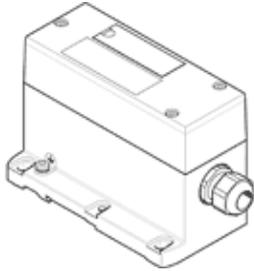

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61984
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	16 bei bistabilen Ventilen 32 bei monostabilen Ventilen
Max. Summenstrom	6 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Verschmutzungsgrad	3
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	540 g
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	Dose / Klemmleiste
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss