


Multipolknoten VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Teilenummer: 543415

FESTO

für Ventilinsel VTSA und VTSA-F.

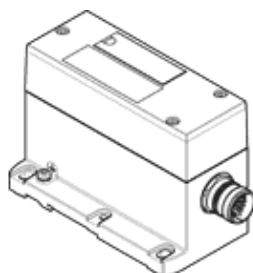

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	16 bei monostabilen Ventilen 8 bei bistabilen Ventilen
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	539 g
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	19-polig Stecker nach CNOMO E03.62.530.N
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss