


Kupplung EAMC-30-32-8-9

Teilenummer: 543423

FESTO

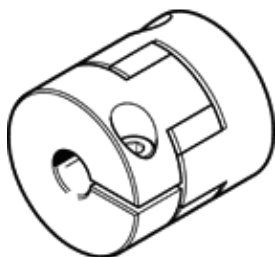

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 8 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 9 mm |
| Baugröße | 30 |
| Nennlänge | 32 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 5,87 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 12,5 Nm |
| Produktgewicht | 48 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |