


Bediengerät FED-1010

Teilenummer: 543516

FESTO

Anzeige und Bediengerät mit LCD-Grafikdisplay für den Anschluss an SPS-Systeme.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.

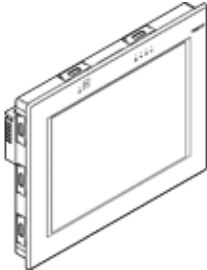

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	91 mm
Höhe	232 mm
Länge	287 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	32 Mbyte
Echtzeituhr	ja
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	10,4"
Back-up Batterie	3 V / 270 mA Lithium
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	VGA, 640x480 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	1,2 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	2.250 g
AUX-Schnittstelle	Sub-D 9-polig Dose
Druckerschnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Dose
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
USB-Schnittstelle	ja
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetschnittstelle optisch 10 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Zulassung nach NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D