


Kabeldose NECU-M8G4

Teilenummer: 544392

FESTO

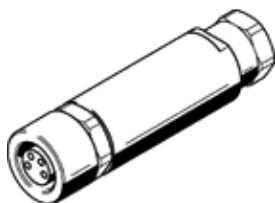

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	3,5 ... 5 mm
Basierend auf Norm	EN 61984
Einbaulage	beliebig
Anschlusshäufigkeit	500
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit	3 A
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-40 ... 80 °C
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Max. Anziehdrehmoment Stecker	0,3 Nm
Produktgewicht	9,5 g
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,5 mm ²
Elektrischer Anschluss	Dose gerade M8x1 4-polig
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	CuZn-vernickelt PBT
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet