


# Mitnehmer FKC-50/63

Teilenummer: 545240

FESTO

für Linearantrieb DGC-G.

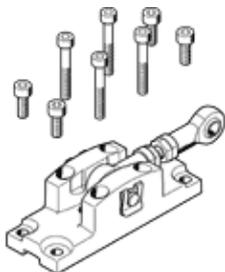

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50/63
Radialabweichung +/-	4 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	5.000 N
Langzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	5.000 N
Produktgewicht	1.200 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gelenk	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gewindestück	Stahl
Werkstoff Platte	Aluminium-Guss
Werkstoff Sicherung	Federstahl