 



Vakuumsaugventil ISV-M6

Teilenummer: 545997

FESTO

zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden.

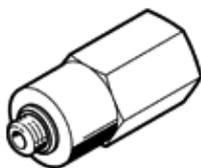

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M6
Abwurfimpulstauglichkeit	$\leq 0,8$ MPa ≤ 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M6
Pneumatischer Anschluss 2	M6
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM