 



# Vakuumsaugventil ISV-M10

Teilenummer: 545998

FESTO

zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden.

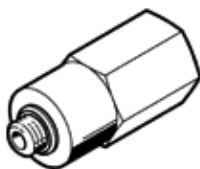

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10
Abwurfimpulstauglichkeit	$\leq 0,8$ MPa $\leq 8$ bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M10
Pneumatischer Anschluss 2	M10
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM