 



Magnetventil MFH-5/2-D4

Teilenummer: 546034

FESTO

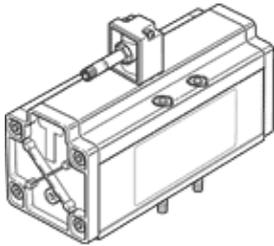

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | 5/2 monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Baubreite | 76 mm |
| Normalnenndurchfluss | 6.000 l/min |
| Betriebsdruck | 3 ... 16 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Nennweite | 18 mm |
| Rastermaß | 82 mm |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 5599-1 |
| Handhilfsbetätigung | mit Zubehör rastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Schaltzeit aus | 160 ms |
| Schaltzeit ein | 120 ms |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 2.230 g |
| Elektrischer Anschluss | über F-Spule, getrennt zu bestellen |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerabluft 82 | nicht gefasst |
| Anschluss Steuerabluft 84 | nicht gefasst |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |