 



# Magnetventil MOFHB-3-3/4-S

Teilenummer: 546052  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

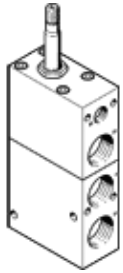

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite	39 mm
Normalnenndurchfluss	5.340 l/min
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	17 mm
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend
Steuerart	vorgesteuert
Steuerdruck	2,8 ... 8 bar
Schaltzeit aus	60 ms
Schaltzeit ein	90 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Produktgewicht	930 g
Elektrischer Anschluss	über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart	wahlweise: auf PR-Leiste mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 110	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert