 



Reglerplatte VABF-S2-1-R4C2-C-10

Teilenummer: 546090

FESTO

für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-2, bis max. 10 bar.

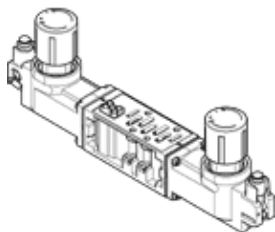

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2 und 4
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich MPa	0,1 ... 1 MPa
Druckregelbereich	1 ... 10 bar
Druckregelbereich psi	14,5 ... 145 psi
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
Eingangsdruck 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Eingangsdruck 1 psi	7,25 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	920 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Bedienteil	PA
Werkstoff Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss