


# Winkelanschlussplatte VABF-S2-1-A1G2-G38

Teilenummer: 546097

FESTO

für Ventilinsel VTSA , Arbeitsanschlüsse 2 und 4 um 90° umgelenkt.

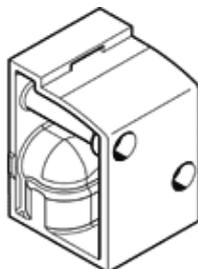

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	176 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss