


# Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Teilenummer: 546224

FESTO

für Proportional-Technik.

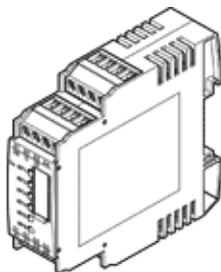

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeige aktiver Sollwert	LED gelb
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Betriebsspannungsbereich DC	20 ... 30 V
Eingangswiderstand externer Sollwerteingang	typ. 100 kOhm
Eingangswiderstand Sollwerteingang	3 kOhm
einstellbare Ausgangsspannung	0 ... 10 V
Leistungsaufnahme bei 24 V DC	1,5 W
Max. Ausgangsstrom	27 mA
Restwelligkeit	10 %
Spannung externer Sollwerteingang	0 ... 10 V
Versorgungsspannung Sollwerteinstellung	10 ... 10,6 V
Versorgungsstrom Sollwerteinstellung	6 ... 6,36 mA
Potentiometer externer Sollwerteingang	2,5 ... 10 kOhm
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	80 g
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Hutschiene