


Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Teilenummer: 546550

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

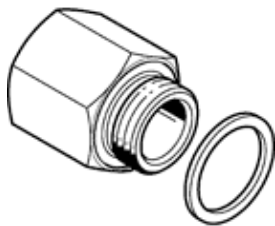

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	18,3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	60 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	32 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	45 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	195,64 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 3/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt