


Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Teilenummer: 546551

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

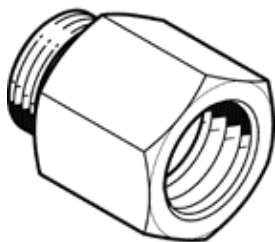

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	19,05 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	32 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	60 Nm
Produktgewicht	98,13 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt