


Verteiler FR-8-1/4-BR

Teilenummer: 546750

FESTO

zur Druckluftverteilung.

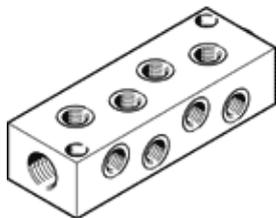

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung