


Ausgangsmodul CP-A08-M12-EL-Z

Teilenummer: 546924

FESTO

mit externem Lastspannungsanschluss.

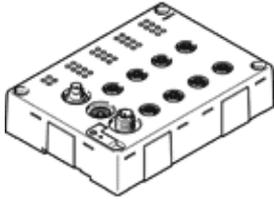

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene wahlweise:
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
LED Anzeigen	3 Moduldiagnose 8 Kanaldiagnose 8 Kanalstatus
Max. Anzahl Ausgänge	8
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Restwelligkeit Lastspannung	4 Vss
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Max. Summenstrom pro Modul	4 A
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Gruppe