
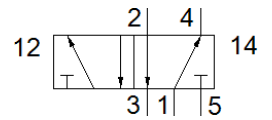


Grundventil VSNB-F-B52-G14-P2

Teilenummer: 547022
Auslaufprodukt

FESTO

mit Namur-Anschlussbild nach VDE / VDI 3845, ohne Vorsteuerventil.

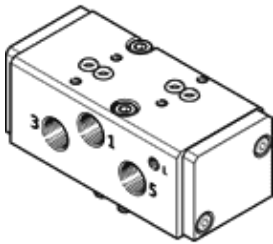

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Baubreite	44,5 mm
Normalnenndurchfluss	950 l/min
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Nennweite	8 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überschneidungsfreiheit	ja
Steuerdruck	2,5 ... 8 bar
Schaltzeit um	30 ms
Einschaltdauer	100%
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	350 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte
Anschluss Atmungsöffnung	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei