


Steckdosenleitung KMEB-3-24-5-LED

Teilenummer: 547269

FESTO

für Magnetventile VUVB mit 24 V Spulen.

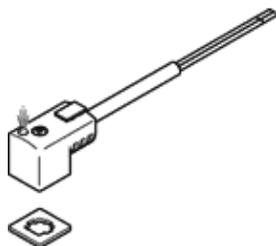

Datenblatt

Merkmal	Wert
Signalzustandsanzeige	LED gelb
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	230 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose, nach EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Hinweis zum Kabelabgang	90°
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabelaufbau	2x0,75
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert