


Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-05-H

Teilenummer: 547693

FESTO

für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Unterdruck.

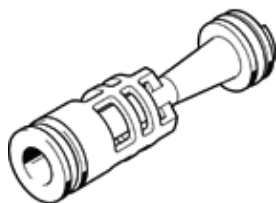

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0,45 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hoher Unterdruck
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	4,9 bar
Max. Vakuum	92 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	7,2 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	4,43 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	0,65 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung