


# Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-07-L

Teilenummer: 547696

FESTO

für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom.

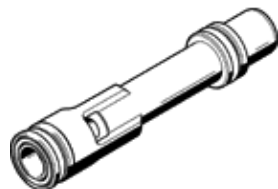

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0,7 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hohes Saugvolumen
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	30,9 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0,82 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	1,65 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung