 



Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-14-L

Teilenummer: 547700

FESTO

für Vakuumsaugdüsen VN, hoher Saugvolumenstrom.

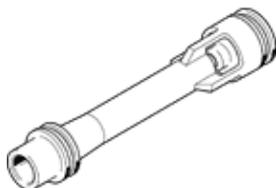

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1,4 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hohes Saugvolumen
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	92,6 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0,31 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	3,75 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung