


T-Verschraubung NPFB-T-R38-2G38-MFF

Teilenummer: 547754

FESTO

zur Verbindung mit Röhren.

Bei Verwendung von R und G Gewindepfannen wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindepfannen ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

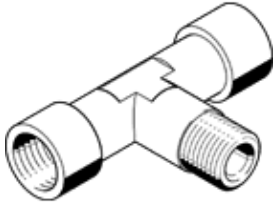

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	83 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform