


# X-Verschraubung NPFB-X-R14-3G14-MFFF

Teilenummer: 547784

FESTO

zur Verbindung mit Röhren.

Bei Verwendung von R und G Gewindezapfen wird als zusätzliches Dichtmittel Gewindedichtband oder Flüssigdichtmittel empfohlen. Alternativ kann zur Abdichtung der G-Gewindezapfen ein Axialdichtring aus Weichaluminium AL 99,5 verwendet werden.

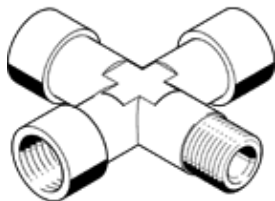

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffinformation Gewindeverschraubung	Messing vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 40 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	67 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform