


# Endlagenregler CPX-CMPX-C-1-H1

Teilenummer: 548931

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.

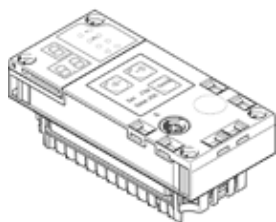

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Modulorientierte Diagnose über lokale 7-Segment-Anzeige
Max. Anzahl Module	10
Anzeige	Siebensegmentanzeige
Bedienelemente	3 Tasten
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Lastspannungsbereich DC	20 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennlastspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	80 mA
Zulässiger Laststrom	2,5 A
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-29	geprüft nach Schärfegrad 2
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	140 g
Achsen pro Strang	1
Anzahl Achsstränge	1
Elektrischer Anschluss Control-Interface	Dose M9 5-polig
Kabellänge	≤ 30 m
Control-Interface	digital CAN-Bus mit Festo Protokoll Abschlußwiderstand integriert
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt